
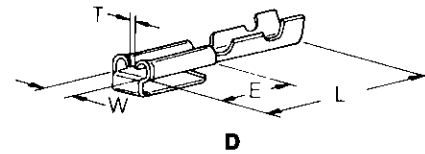
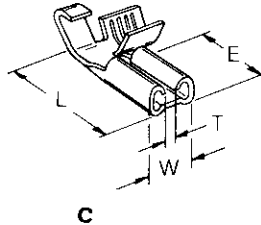


AMP FASTON- Flachstecker und Stechkülsen

Größe 2,8
FASTON-Stechkülsen

(Fortsetzung)

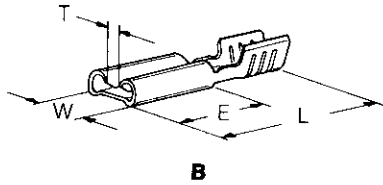

AMP FASTON Tabs and Receptacles

Size 2.8
FASTON Receptacles

(continued)

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durch- messer Insulation Diameter mm	Für Zunge Fits Tab mm	Bestell-Nummern/Part Numbers							Abmessungen Dimensions mm				
				CuZn Brass	CuZn/verz. Brass/tin pl.	CuZn/verz. Brass/silver pl.	CuZn/verz. Brass/gold pl.	CuSn CuSn	CuSn/verz. CuSn/tin pl.	Sonstige Others	W	L	E	T	
B	0,05-0,22	keine Isolier- halterung no Insulation Support	0,3	-	154663-1	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	3,6	7,5	3,6	0,7
			0,5	-	154663-2	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,08-0,14	0,9-1,2	0,5	737306-1	737306-2*	-	-	-	-	-	-	3,7	10,3	4,3	0,6
	0,1-0,2	1,1-1,3	0,5	790383-1	790383-2*	-	-	-	-	-	-	3,7	14,1	6,3	0,6
			0,25	151614-4	151614-3	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,20-0,56	keine Isolier- halterung no Insulation Support	0,33	1-151614-2	1-151614-1	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	3,6	7,5	3,6
	0,46	1-151614-6		1-151614-5	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,5	151614-2		151614-1	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0,8	151614-6	151614-5	Ms/vorverzinkt Ms/pre-tinned	-	-	-	-	-	-	-	-		
C	0,30-0,81	1,7-2,6	0,5	141352-1	141352-2	Mat.-Dicke 0,24 Mat.-Thickn. 0.24	-	-	-	-	-	3,8	11,7	4,6	0,8
			0,8	141352-3	141352-4	Mat.-Dicke 0,24 Mat.-Thickn. 0.24	-	141352-5	141352-6	-	-	-	-	-	
D	0,30-0,90	1,5-2,5	0,5	62003-1	62003-2	-	-	-	-	-	-	4,2	15,3	6,3	0,6

* mit Isolierungsdurchdringung

* with insulation piercing